


品番：EA986HL-100

品名：100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

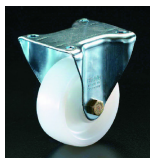

販売価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
カタログ価格	4,430円(税抜) / 4,873円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/10 00:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)  
 ●●●●● Excellent  
 Operating noise (騒音性)  
 ●●● Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●● Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	559	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れたナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

