



品番：EA986HL-125

品名：125mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

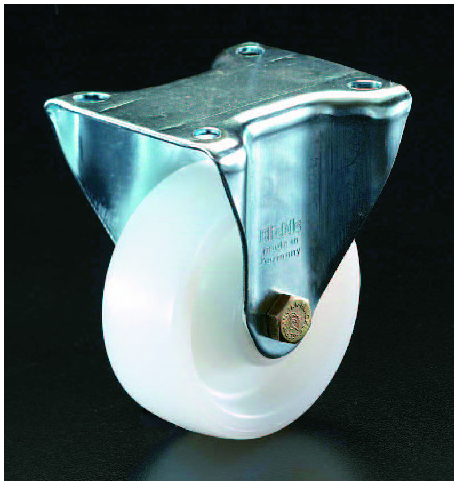

販売価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
カタログ価格	4,330円(税抜) / 4,763円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 23:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		

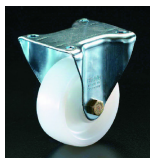


Rolling resistance (転送抵抗)
 ●●●●● Excellent
 Operating noise (騒音性)
 ●●● Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●● Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



 ナイロン
 大きくて丈夫で耐打撃に強く、急・急冷でも衝撃変形が
 少ない。摩擦係数はほとんど変形に耐えています。



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	300 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	662	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れるナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

