


品番：**EA986HL-150**

品名：150mm キャスター(固定金具)

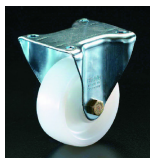

販売価格	8,670円 (税抜) / 9,537円(税込)		
カタログ価格	8,670円(税抜) / 9,537円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 21:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転送抵抗)
■ ■ ■ ■ ■ Excellent
 Operating noise (騒音性)
■ ■ ■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
■ ■ ■ ■ Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



ナイロン
 大きくて丈夫で耐熱性が優れ、また、摩擦で発生する熱が
 低い構造設計により耐熱性に優れています。



耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	150×50
全高(mm)	197	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,650	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

耐衝撃性に優れたナイロン6製の車輪

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

