

品番：EA986HM-100

品名：100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)



販売価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
カタログ価格	5,650円(税抜) / 6,215円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 07:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory


 
耐荷重
280kg



硬度 騒音 転がり抵抗
A E A



ナイロン
 大きくて丈夫で転がり抵抗が少なく、熱い場所でも摩擦係数が低い。摩擦係数はほどよい潤滑剤が塗られています。

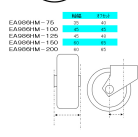

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×37
全高(mm)	130	耐荷重(kg)	280 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	903	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

プレーンベアリング
プレート取付け型
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

