

品番 : EA986HM-16

品名 : 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
カタログ価格	21,200円(税抜)／23,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/16 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		




Rolling resistance (転抵抗)  
評価基準: Excellent  
Operating noise (静音性)  
評価基準: Satisfactory  
Floor surface preservation (床面保護)  
評価基準: Satisfactory



耐荷重  
600kg



硬度 騒音 転抵抗  
A E A

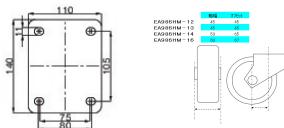

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

## 仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,250	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

プレーンベアリング

プレート取付け型

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

