
 
 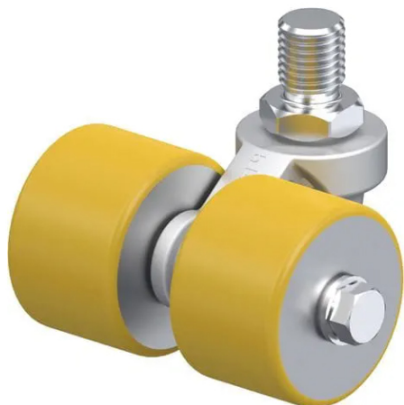



品番：EA986HN-15

品名：50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ポリウレタン)



販売価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
カタログ価格	21,800円(税抜) / 23,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		

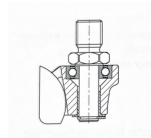

## 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	50×(33×2)mm
取付高	56mm	偏心(オフセット)	39mm
ねじサイズ	M16×20mm	ねじピッチ	2
耐熱温度	-20~60°C(45°C以上で負荷容量が低下)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	250kg(3km/h)	重量	0.75g
材質	金属:スチール 車輪:ポリウレタン ホイールセンター:スチール 回転ブラケット:亜鉛ダイカスト		

車輪の芯にスチールを採用しており、ハードな使用環境でも変形しにくく、耐久性が抜群です。

多くの物質に対する高い耐薬品性

衝撃に強く、長期間使用しても摩耗しにくい素材です。

走行音が静かで、床を傷つけにくい性質があります。

ウレタンの中でも特に耐久性が高い「Extrathane(R)」を採用しており、寿命が非常に長いです。

床に車輪の跡(マーキング)を残しません。

ねじ取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.