


品番：EA986HN-200

品名：200mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

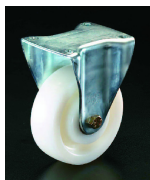

販売価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜) / 15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 23:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (作音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory

**耐荷重**  
600kg

硬度 騒音 転がり抵抗  
**A E A**

**ボールベアリング**  
 ボールベアリング採用は、高い耐荷重・高速での使用に耐えられる構造を実現します。また、摩擦係数を低減し、作音性を向上させます。また、摩擦係数を低減し、作音性を向上させます。また、摩擦係数を低減し、作音性を向上させます。

**耐熱温度**  
 -25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)

**ナイロン**  
 丈夫で耐衝撃性に優れています。

**床面保護**  
 床面を保護します。

規格	JIS S 5031
材質	鋼材
色	亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー
寸法	全高: 245mm, 車輪径: 200mm, 車輪幅: 50mm, 取付穴間隔: 80mm
重量	2,332g
耐荷重	600kg
転がり抵抗	優れている
騒音	低減している
床面保護	優れている
耐熱温度	-25～80℃
材質	鋼材
車輪	ナイロン6

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	600 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,332	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています

プレート取付け型

自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品

--	--



品番 EA986HL-200

コメント 200mm/600kg 全高245mm

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.