


品番：EA986HN-250

品名：250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

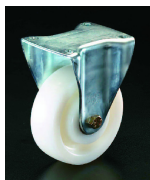

販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ■■■■■ Excellent  
 Operating noise (静音性)  
 ■■■■■ Satisfactory  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ■■■■■ Satisfactory

**耐荷重**  
 900kg

硬度 騒音 転がり抵抗  
**A E A**

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用し、高い耐荷重・高速度での使用に耐えられる構造です。また、潤滑性に優れた油圧式潤滑システムを採用しています。

**耐熱温度**  
 -25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)

**ナイロン**  
 大きく丈夫で耐衝撃性が高く、丈夫・耐久で高速度での使用に耐えられる構造です。

**床面保護**  
 床面保護性能が高く、床面を保護します。

性能比較表	性能比較表	性能比較表	性能比較表
-------	-------	-------	-------

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×50
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,230	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています
- プレート取付け型
- 自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品

--	--



品番 EA986KV-250  
コメント 250x65mm/1200kg

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.