


品番：EA986HN-250

品名：250mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)

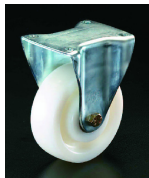

販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 21:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1692ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise (作音性)
 ■■■■■ Satisfactory
 Floor surface preservation (床面保護)
 ■■■■■ Satisfactory

耐荷重
 900kg

硬度 騒音 転がり抵抗
A E A

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、高い耐荷重・高速度での使用に耐えられる構造です。また、潤滑性に優れた油圧式潤滑システムを採用しています。

耐熱温度
 -25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)

ナイロン
 大きく丈夫で耐衝撃性が高く、低温でも柔軟性が保たれるため、幅広い環境での使用が可能です。

床面保護
 床面を保護し、滑り止め効果も期待できます。

規格	JIS B 2033
材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6
寸法	全高: 295mm 車輪径: 250mm 車輪幅: 50mm プレート厚: 10mm
重量	3,230g
耐荷重	900kg
転がり抵抗	0.0005mm (0.0005mm)
作音性	45dB (A)
床面保護	優

耐衝撃性に優れた高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×50
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	900 (4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,230	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6

- 車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
- 車輪はナイロン6製。丈夫で耐衝撃性に優れています
- プレート取付け型
- 自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き

代替品

--	--



品番 EA986KV-250
コメント 250x65mm/1200kg

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.