


品番：EA986HN-5A



品名：50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ナイロン)

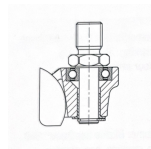

販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		



  本商品は「A D A」です。 ※ 本商品は「A D A」です。 ※ 本商品は「A D A」です。
--



仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	50×(29×2)mm
取付高	56mm	偏心(オフセット)	39mm
ねじサイズ	M16×20mm	ねじピッチ	2
耐熱温度	-25~60℃(35℃以上で負荷容量が低下)	タイヤ硬度	70ショアD
耐荷重	210kg	重量	0.38kg
材質	金属:スチール 車輪:ナイロン 回転ブラケット:亜鉛ダイカスト		

多くの物質に対する高い耐薬品性

衝撃に強く、長期間使用しても摩耗しにくい素材です。

回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用

低底用双輪キャスターで車輪間の差動により、その場での方向転換が非常に軽く、狭い場所での取り回しに優れています。

硬度が高いため、重い荷物を載せていても軽い力で動き出せます。

ねじ取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.