


品番：EA986HN-5A

品名：50mm/M16 キャスター(自在・ツインホール・ナイロン)




販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/06 14:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1687ページ		

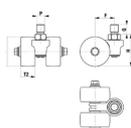

固定	輪径	軸径
A	D	A

耐荷重

210kg

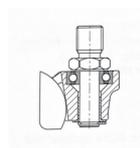

仕様

仕様	自在ストッパー無	耐熱温度	-25~60°C(35°C以上では負荷容量が減少します。)
材質	金属:スチール、車輪:ナイロン	車輪径×幅(mm)	50×(29×2)
取付高(H)mm	56	耐荷重(kg)	210
ねじサイズ	M16×20mm	ねじピッチ	2
重量(kg)	0.38	タイヤ硬度	70ショアD

低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

多くの物質に対する高い耐薬品性

回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用

F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.