

品番 : EA986HS-1

品名 : 75mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/16 18:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (滚动抵抗)  
■■■■ Excellent  
Operating noise (静音性)  
■■□□ Satisfactory  
Floor surface protection (床面保護)  
■■□□ Satisfactory



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

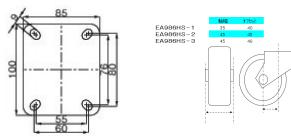

車輪を保護するホイールカバー付

## 仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	75×32
全高(mm)	108	耐荷重(kg)	200(4km/h時)
タイヤ硬度	70 ショアD	耐熱温度	-25~80°C (35°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,020	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ナイロン6

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

