

 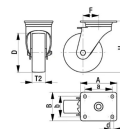


品番：EA986HT-16

品名：35mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

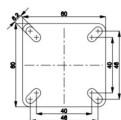

販売価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
カタログ価格	6,170円(税抜) / 6,787円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 10:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



仕様

車輪径×幅	35×27mm	仕様	自在後ストッパー付
全高	52mm	偏心(オフセット)	15mm
取付穴径	6.2mm	取付穴間距離	48(38)×48(38)mm
プレートサイズ	60×60mm	耐熱温度	-20~70°C(一時的に90°Cまで、40°Cを超えると耐荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	92ショアA	耐荷重	100kg(3km/h)
重量	0.3kg	材質	金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン
重量(kg)	0.26		

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

ボールベアリング

プレート取付け型

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.