
 
 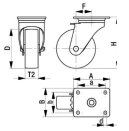
 


品番：EA986HT-16

品名：35mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,170円(税抜) / 6,787円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/29 09:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---------|-----------|---|
| 車輪径×幅 | 35×27mm | 仕様 | 自在後ストッパー付 |
| 全高 | 52mm | 偏心(オフセット) | 15mm |
| 取付穴径 | 6.2mm | 取付穴間距離 | 48(38)×48(38)mm |
| プレートサイズ | 60×60mm | 耐熱温度 | -20~70°C(一時的に90°Cまで、40°Cを超えると耐荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 92ショアA | 耐荷重 | 100kg(3km/h) |
| 重量 | 0.3kg | 材質 | 金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン |
| 重量(kg) | 0.26 | | |

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

ボールベアリング

プレート取付け型

軽荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.