


品番：EA986HT-72


品名：60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)

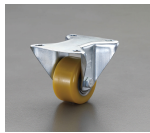

販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1742ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
Very good
Operating noise (静音性)
Good
Floor surface preservation (床面保護)
Good

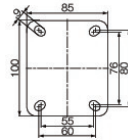

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定車輪	材質	金具: スチール(亜鉛メッキ) 車輪: ポリウレタン
車輪径×幅	65×40mm	全高	90mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	250kg
ボールベアリング			
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製			
低床型			
プレート取付け型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.