

 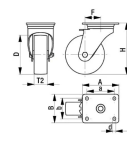


品番：EA986HT-81

品名：60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)

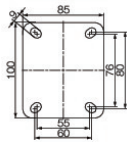

販売価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
カタログ価格	9,600円(税抜) / 10,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/29 09:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		



動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	60×35mm
全高	80mm	取付穴径	9mm
取付穴間距離	80(76)×60(55)mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-25~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	92ショアA
耐荷重	200kg(3km/h)	重量	約0.6kg
材質	金具: スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 高品質ポリウレタンエラストマー (Blickle Extrathane(R))		

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。

多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。

車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製

始動・転がり抵抗が低く、優れた低騒音性を発揮します。

強固な固定キャスター用金具により、直線走行時の安定性に優れています。

ボールベアリング
低床型
プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.