

品番：EA986HV-0

品名：35mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	2,670円(税抜)／2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜)／2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 22:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



標準	輪径	軸径
A	D	A


標準	軸径	軸径
A	D	A



標準	軸径	軸径
A	D	A

標準	軸径	軸径
A	D	A

標準	軸径	軸径
A	D	A

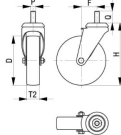

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅(mm)	35×25
耐荷重(kg)	75	取付高(H)mm	50
重量(kg)	0.15	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
プレーンベアリング
ねじ取付け型
軽荷重タイプ
D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm

