

品番：EA986HV-10

品名：35mm/M10 キャスター-(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	3,990円(税抜)／4,389円(税込)		
カタログ価格	3,990円(税抜)／4,389円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/17 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



硬度	静音	耐衝撃
A	D	A



耐荷重
75kg




ナイロン

軽くて丈夫で耐衝撃が強く、寒い場所でも滑走性能が
高い。摩擦係数は木材より数割低いに優れています。

特性	耐熱性	耐油性	耐薬品性
○	○	○	○



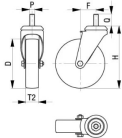

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	35×25
耐荷重(kg)	75	取付高(H)mm	50
重量(kg)	0.2	ねじサイズ	M10×30mm
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm

