

品番：EA986HV-13

品名：100mm/M12 キャスター-(自在金具・ブレーキ付)



販売価格	9,190円(税抜)／10,109円(税込)		
カタログ価格	9,190円(税抜)／10,109円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/03 22:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



硬度	騒音	耐衝撃
A	D	A




耐荷重
120kg

 


ナイロン

軽くて丈夫で耐荷重が強く、寒い場所でも耐寒性能が
高い。摩擦抵抗はもとより、耐摩耗性にも優れています。

特性	耐荷重	耐熱	耐油	耐薬品
優	優	優	優	優

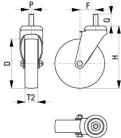



仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×32
耐荷重(kg)	120	取付高(H)mm	133
重量(kg)	0.62	ねじサイズ	M12×30mm
ねじピッチ	1.75	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

プレーンベアリング

ねじ取付け型

軽荷重タイプ

D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm

このサイズのみブレーキの色がシルバーです。

