

品番：EA986HV-2

 

品名：75mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	2,240円(税抜)／2,464円(税込)		
カタログ価格	2,240円(税抜)／2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫: 102 (2025/12/16 22:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作動音)
●●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Satisfactory

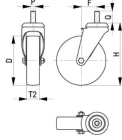

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在ストッパー無し	車輪径×幅	75×23mm
耐荷重	75kg	取付高(H)mm	98
重量	0.211kg	ねじサイズ	M10×30
ねじピッチ	1.5	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。			
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。			
プレーンベアリング			
ねじ取付け型			
軽荷重タイプ			
D:75mm、F:29mm、H:98mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:23mm			

