

品番：EA986HV-3

 

品名：100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)



販売価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
カタログ価格	4,670円(税抜)／5,137円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/03 22:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (作動音)
●●●●● Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Satisfactory

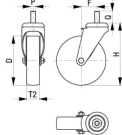

耐衝撃性に優れています

仕様

仕様	自在車輪ストッパー無し	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	120kg	取付高(H)mm	133
重量	0.516kg	ねじサイズ	M12×30
ねじピッチ	1.75	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では耐荷重が減少します。)
材質	金具:スチール(亜鉛メッキ)、 車輪:ナイロン6	タイヤ硬度	70ショアD

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。			
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。			
プレーンベアリング			
ねじ取付け型			
軽荷重タイプ			
D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm			

