

品番：EA986HW-2

品名：75mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,890円(税抜) / 2,079円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,890円(税抜) / 2,079円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/29 12:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1688ページ | | |




ブレンディング

Rolling resistance (転抵抗)
■●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
■□□□□ Satisfactory
Floor surface preservation (床面保護)
■●□□□ Satisfactory



硬度 騒音 転抵抗
A E A

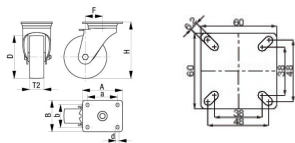

耐衝撃性に優れています

仕様

| | | | |
|--------|-----------|-----------|--|
| 仕様 | 自在後ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 75×23 |
| 全高(mm) | 100 | 耐荷重(kg) | 75 |
| タイヤ硬度 | 70 ショアD | 耐熱温度 | -25~80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 188 | 材質 | 金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ナイロン6 |

軽量搬送物に最適なキャスターです。

車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています

ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。

工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.