
 


品番：EA986HX-160

品名：160mm キャスター(固定金具)

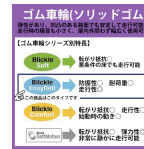

販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/09 21:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1690ページ		



防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	160×50mm
全高	195mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	400kg (4km/h)	重量	約1.5kg
材質	金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: 弾性ソリッドゴム		

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

中荷重タイプ

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.