



品番：EA986JA-200

品名：200mm キャスター(固定金具)

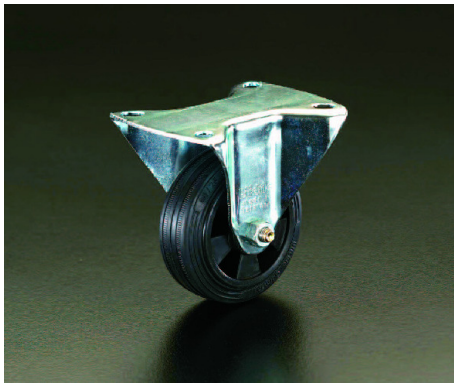


販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		

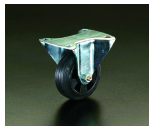

Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●●: Satisfactory
 Operating noise (静音性)
 ●●●●●: Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●●: Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

 

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	205 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,041	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

中荷重タイプ

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

