



品番：EA986JA-80

品名：80mm キャスター(固定金具)

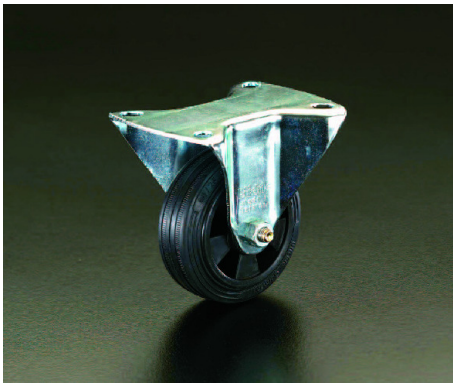


販売価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
カタログ価格	2,500円(税抜) / 2,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 00:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		

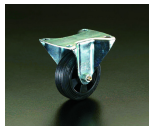

Rolling resistance (転がり抵抗)
● 満足 (Satisfactory)
Operating noise (静音性)
● 非常に良い (Very good)
Floor surface preservation (床面保護)
● 非常に良い (Very good)



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

 

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	362	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

プレート取付け型

中荷重タイプ

ローラーベアリング

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

