


品番：EA986JB-1

品名：80mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

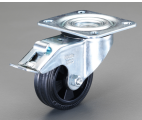



販売価格	5,620円(税抜)／6,182円(税込)		
カタログ価格	5,620円(税抜)／6,182円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/07 20:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		







Rolling resistance (転抵抗)
●満足 Satisfactory
Operating noise (静音性)
●良好 Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●良好 Very good


耐荷重
50kg





硬度	騒音	転抵抗
C	C	D



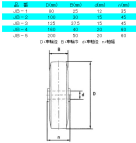

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	80×25
全高(mm)	102	耐荷重(kg)	50 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	698	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

