 


品番：EA986JB-100

品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	4,070円(税抜)／4,477円(税込)		
カタログ価格	4,070円(税抜)／4,477円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/19 17:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転抵抗)
■優 〇〇 Satisfactory
Operating noise (静音性)
■優 〇〇 Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■優 〇〇 Very good




硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

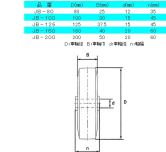

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	717	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

代替品

品番	EA986HB-100
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.