
 
 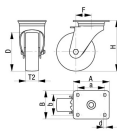


品番：EA986JB-160

品名：160mm キャスター(自在金具)



販売価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
カタログ価格	8,280円(税抜) / 9,108円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1689ページ		



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	160×40mm
全高	195mm	ボルト穴径	11mm
ボルト穴間距離	105×75~80mm	プレートサイズ	140×110mm
耐熱温度	-20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	80 ショアA
耐荷重	135(4km/h時)	重量	2269g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ソリッドゴム		

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

油類を除き、多くの腐食性物質に対して耐薬品性があります。

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

メーカー独自のリベット加工
ガタつきが最小化されスムーズな走行性能と耐久性があります。

旋回部にダブルボールベアリングを採用
上下2段のボールベアリングにより、滑らかな回転と高い荷重耐性があります。

プレート取付け型

ローラーベアリング

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

代替品



品番 EA986HB-160
コメント リム材質:スチール

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.