

品番：EA986JB-3

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)




販売価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
カタログ価格	6,560円(税抜) / 7,216円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/07/10 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■満足: Satisfactory
Operating noise (静音性)
■満足: Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■満足: Very good



硬度	騒音	転抵抗
C	C	D

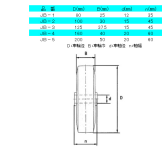

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×37.5
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	100 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,180	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

