
 


品番：**EA986JC-100**

品名：100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)

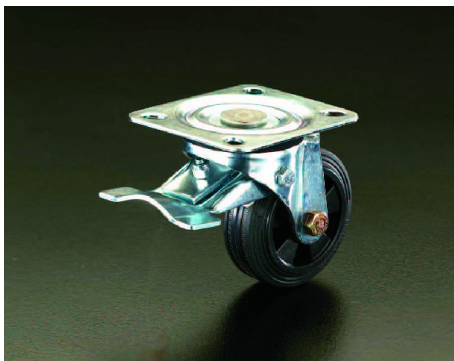



販売価格	8,330円 (税抜) / 9,163円 (税込)		
カタログ価格	8,330円 (税抜) / 9,163円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 15:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●● Satisfactory
 Operating noise (静音性)
 ●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●● Very good



 硬度 騒音 転抵抗
C C D

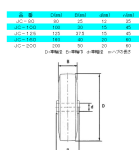

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	100×30
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	70 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20~60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	948	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ソリッドゴム
ローラーベアリング			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

