 


品番 : EA986JC-160


品名 : 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,300円(税抜)／14,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,300円(税抜)／14,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/07 19:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



Rolling resistance (滚动性)
■●○○ Satisfactory
Operating noise (静音性)
■■■○ Very good
Floor surface preservation (床面保護)
■■■○ Very good

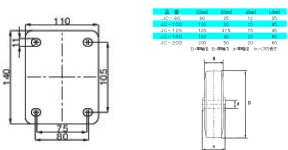

| | | |
|----|----|-----|
| 硬度 | 騒音 | 転抵抗 |
| C | C | D |



リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

| | | | |
|--------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在前ストッパー付 | 車輪径×幅(mm) | 160×40 |
| 全高(mm) | 195 | 耐荷重(kg) | 135 (4km/h時) |
| タイヤ硬度 | 80 ショアA | 耐熱温度 | -20~60°C (30°C以上では負荷容量が減少します。) |
| 重量(g) | 2,860 | 材質 | 金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ソリッドゴム |

ローラーベアリング

プレート取付け型

中荷重タイプ

代替品

| | |
|------|---------------|
| 品番 | EA986HC-160 |
| コメント | 耐熱温度:-25~80°C |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.