 



品番：EA986JD-125

品名：125mm キャスター(固定金具)



販売価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
カタログ価格	8,300円(税抜) / 9,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/23 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		

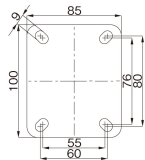

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	固定	車輪径×幅	125×40mm
全高	155mm	ボルト穴径	9mm
ボルト穴間距離	80×60mm	プレートサイズ	100×85mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	250kg(4km/h)	重量	1036g
材質	金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:弾性ソリッドゴム 車輪中心部:アルミニウム製		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

オイルを除き、多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

プレート取付け型

ボールベアリング

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.