

品番：**EA986JE-2**

品名：125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	<b>12,900円</b> (税抜) / 14,190円(税込)		
カタログ価格	12,900円(税抜) / 14,190円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 6</b> (2026/03/25 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●● Very good



**ゴム車輪(ソリッドゴム)**  
 劣化が少なく、高い耐久性を誇るソリッドゴムの車輪を採用することで、床面保護にも優れています。  
 【ゴム車輪のリスリッドゴム】  
 ●●●●● 転がり抵抗 ●●●●● 静音性 ●●●●● 床面保護  
 ●●●●● 耐衝撃 ●●●●● 耐摩耗 ●●●●● 耐熱性  
 ●●●●● 耐油 ●●●●● 耐薬品 ●●●●● 耐紫外線  
 ●●●●● 耐老化 ●●●●● 耐酸化 ●●●●● 耐塩酸

**ボールベアリング**  
 ボールベアリングを採用することで、高速での走行にも対応します。また、衝撃にも対応するため、耐用性にも優れています。  
 スチールボールの内径、外径、肉厚を調整し、耐用性が向上します。また、ボールの材質も選別されています。

硬度	騒音	転抵抗
<b>D</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

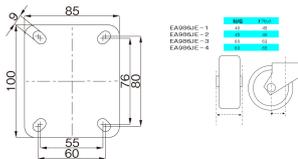

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

**仕様**

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,620	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.