

品番：**EA986JE-4**

品名：200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)



販売価格	27,300円 (税抜) / 30,030円 (税込)		
カタログ価格	27,300円 (税抜) / 30,030円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 13:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			




Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good



ゴム車輪(ソリッドゴム)
 劣化が少なく、高い耐久性を実現するソリッドゴムの採用により、長寿命化を図ります。
 【ゴム車輪のリスリッド特性】
 ● 衝撃吸収性 → 振動・衝撃を吸収し、走行性を向上させます。
 ● 摩擦係数 → 摩擦係数を調整し、走行性を向上させます。
 ● 耐摩耗性 → 耐摩耗性を向上させ、長寿命化を図ります。

ボールベアリング
 ボールベアリングを採用し、高い回転精度を実現します。また、衝撃に強い構造を採用し、耐久性を向上させています。
 スチールボールを採用し、潤滑剤を注入し、摩擦が非常に少なく、ロングライフが実現しています。

硬度	騒音	転抵抗
D	B	B

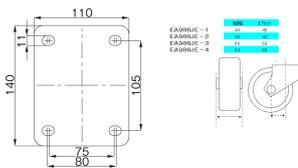

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在後ストッパー付	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	245	耐荷重(kg)	500 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,080	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.