

品番：EA986JF-125

品名：125mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)




販売価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
カタログ価格	14,100円(税抜) / 15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/25 12:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



硬度	騒音	転抵抗
D	B	B



- Rolling resistance (転抵抗)
■ Very good
- Operating noise (静音性)
■ Very good
- Floor surface preservation (床面保護)
■ Very good

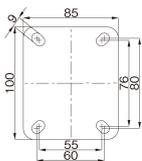

EA986JF-100	100
EA986JF-125	125
EA986JF-150	150
EA986JF-200	200

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	125×40
全高(mm)	155	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,670	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.