

品番：EA986JF-160

品名：160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)



販売価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
カタログ価格	24,100円(税抜) / 26,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



Rolling resistance (転がり抵抗)
 ●●●●● Very good
 Operating noise (静音性)
 ●●●●● Very good
 Floor surface preservation (床面保護)
 ●●●●● Very good

耐荷重
400kg



硬度	騒音	転がり抵抗
D	B	B



 

ゴム車輪(ソリッドゴム)
 【ゴム車輪シリーズの特徴】
 ● 耐摩耗性: 長時間使用でも走行可能
 ● 静音性: 騒音低減
 ● 衝撃吸収: 床面保護
 ● 耐熱性: 高温環境でも使用可能

ボールベアリング
 ボールベアリングは摩擦を減らし、ハイスピードでの走行を実現します。また、機械的な衝撃を吸収する効果もボールに発揮されています。
 スチールボールの場合、ボールの表面を磨削し、鋼球が使用に少なくなり、ロングライフグリスが注入されています。高品質の鋼球が採用されています。

ボールベアリング
 高品質の鋼球が採用されています。

ボールベアリング
 高品質の鋼球が採用されています。

EA986JF-160	160mm	50mm	400kg
-------------	-------	------	-------

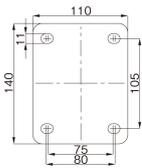

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

仕様	自在前ストッパー付	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	202	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	65 ショアA	耐熱温度	-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	3,685	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: 弾性ソリッドゴム

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します

自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.