



品番：EA986JJ-100

品名：100mm キャスター(固定金具)

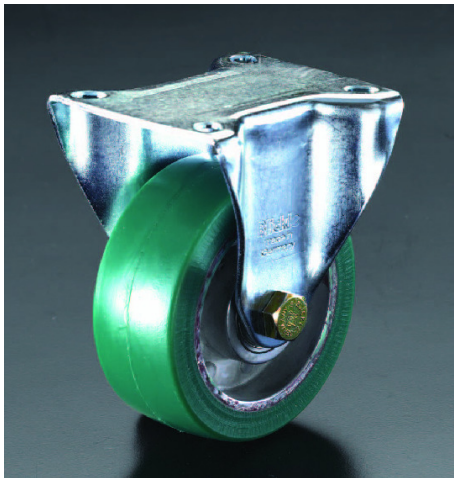

販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 03:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		

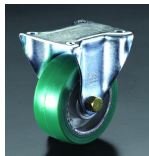

Rolling resistance (転がり抵抗)  
 ●●●●● Very good  
 Operating noise (静音性)  
 ●●●●● Very good  
 Floor surface preservation (床面保護)  
 ●●●●● Very good

ボールベアリング  
 ボールベアリングは高荷重、ハイスピードでの使用に適しています。且つ摩擦が少なく、形状を保持し、寿命が非常に長くなります。鋼製ボールが鋼製ハウジングに密着していません。

**ポリウレタン車輪**  
 高強度、高弾力性に優れた、高耐摩耗性を誇るポリウレタン車輪です。  
 【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
 ● 高弾力性: 衝撃を吸収し、走行がスムーズです。  
 ● 高耐摩耗性: 長寿命で、メンテナンスが不要です。  
 ● 高強度: 高荷重に耐えられます。  
 ● 高弾力性: 衝撃を吸収し、走行がスムーズです。

**耐荷重 250kg**

仕様書ダウンロード  
[仕様書ダウンロード](#)

カタログダウンロード  
[カタログダウンロード](#)

お問い合わせ  
[お問い合わせ](#)

硬度	騒音	転がり抵抗
C	C	B

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	100×40
全高(mm)	125	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	858	材質	金具: スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

中荷重タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.