
品番: EA986JJ-125

品名: 125mm キャスター(固定金具)

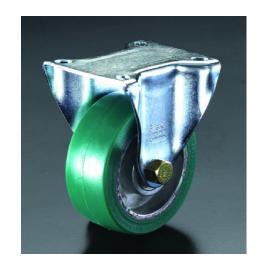

販売価格	11,700円 (税抜)/12,870円(税込)				
カタログ価 格	11,700円(税抜)/12,870円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/12 04:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1739ページ				

















硬度 騒音 転抵C C B

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	125×40			
全高(mm)	150	耐荷重(kg)	250 (4km/h時)			
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量 が減少します。)			
重量(g)	1,053	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価 クロムフリー) 車輪:ポリウレタン			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様						
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能						
プレート取付け型						
サイズによってホイールの形状は異なります						
ボールベアリング						
中荷重タイプ						

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.