



品名：160mm キャスター(固定金具)

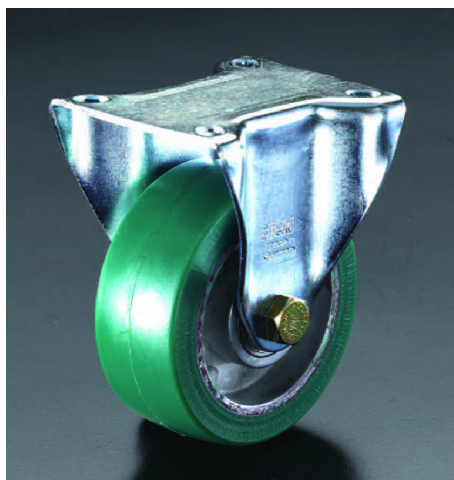

販売価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜)／18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

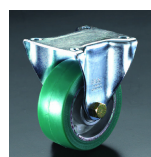

Rolling resistance (転抵抗)
 Very good

Operating noise (静音性)
 Very good

Floor surface preservation (床面保護)
 Very good

耐荷重
400kg



硬度	騒音	転倒
C	C	B

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	160×50
全高(mm)	195	耐荷重(kg)	400 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20～70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	1,914	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化处理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

中荷重タイプ^o

