


品番 : EA986JJ-250

品名 : 250mm キャスター(固定金具)

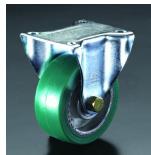

販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 17:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



Rolling resistance (転がり抵抗)
■■■■■: Very good
■■■■: Good
■■■: Fair

ボールベアリング
ボールベアリングは高剛性、ハイブリッド構造で、耐久性と静音性を兼ね備えています。



硬度	騒音	転抵
C	C	B

動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	250×50
全高(mm)	295	耐荷重(kg)	850 (4km/h時)
タイヤ硬度	75 ショアA	耐熱温度	-20~70°C (40°C以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	4,061	材質	金具:スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪:ポリウレタン

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

プレート取付け型

サイズによってホイールの形状は異なります

ボールベアリング

中荷重タイプ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.