

 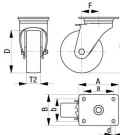


品番：EA986JK-250

品名：250mm キャスター(自在金具)

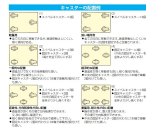

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,600円(税抜) / 38,060円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,600円(税抜) / 38,060円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/24 01:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1691ページ | | |



動的負荷による温度上昇が少なく、スムーズな走行が可能です

仕様

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 車輪径×幅 | 250×50mm |
| 全高 | 295mm | 偏心(オフセット) | 77mm |
| ボルト穴径 | 11mm | ボルト穴間距離 | 105×75~80mm |
| プレートサイズ | 140×110mm | 耐熱温度 | -20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。) |
| タイヤ硬度 | 75ショアA | 耐荷重 | 500kg(4km/h) |
| 重量 | 4440g | 材質 | 金具: スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪: ポリウレタン 車輪中心部: ダイカストアルミニウム製 |

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

走行跡が残らず、床への色移りがありません。

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。

プレート取付け型

ボールベアリング

中荷重タイプ

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.