


品番：EA986JX-125


品名：125mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

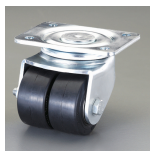

販売価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
カタログ価格	27,800円(税抜) / 30,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 10:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1693ページ		



本商品は「耐熱」「耐油」「耐腐食」です。  
【耐熱】60℃以上では、荷重容量が減少します。  
【耐油】油類に長時間接触すると、車輪の表面が劣化します。  
【耐腐食】塩酸、硫酸、苛性ソーダに長時間接触すると、金属部分が腐食します。

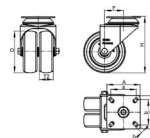

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

### 仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅	125×(40×2)mm
全高	170mm	取付穴径	11mm
取付穴間距離	75~80×105mm	プレートサイズ	110×140mm
耐熱温度	-20~80℃ (60℃を超えると負荷容量が減少)	タイヤ硬度	65ショアA
耐荷重	500kg	材質	金具: スチール(プレス加工鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪: ソリッドラバー

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。

プレート取付け型

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

