


品番：**EA986KA-102**

品名：125mm キャスター-(自在金具/ブレーキ付/静音快適型)



販売価格	<b>10,200円</b> (税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2025/11/12 03:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1739ページ		

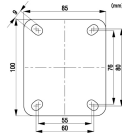

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

#### 仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン リム:ナイロン6
車輪径×幅(mm)	125×40	全高(mm)	150
耐熱温度	-20℃~70℃	耐荷重(kg)	250

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

快適性に特化したモデルです

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です

リムは衝撃に強いナイロン製

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.