

品番：EA986KA-11


品名：100mm キャスター(自在金具)



販売価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜) / 14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/25 12:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		



転がり抵抗  
■■■■ 働いている  
作動音  
■■■■ 非常に良好  
床面保護  
■■■■ 非常に良好

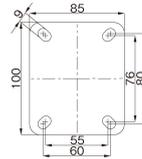

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×40mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重(kg)	300

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.