

品番 : EA986KA-11

品名 : 100mm キャスター(自在金具)



販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/07 17:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




転がり抵抗
■■■■□ 優れている
作動音
■■■■□ 非常に良好
床面保護
■■■■□ 非常に良好



耐荷重
300kg



ポリウレタン車輪
耐荷重300kg
転がり抵抗・走行性
床面保護
耐熱温度
-25~70°C

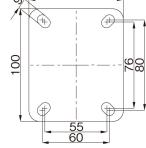

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

仕様

仕様	自在車輪(ストッパー無し)	材質	金具:スチール、車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×40mm	全高	130mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重(kg)	300

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.