

品番：EA986KA-22

品名：125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)



販売価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 20:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		




■■■■■ 優れている
■■■■□ 非常に良好
■■■□ 非常に良好

耐荷重
350kg

↓

車輪

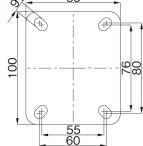

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています。

仕様

仕様	自在車輪(後ストッパー付き)	材質	金具:スチール、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	125×40mm	全高	155mm
耐熱温度	-25~70°C	耐荷重(kg)	350

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

自在旋回部内にダブルボールベアリング仕様の自在取付け金具

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.