 



品番：EA986KA-3

品名：150mm キャスター(固定金具)



販売価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
カタログ価格	20,300円(税抜) / 22,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/29 11:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1691ページ		

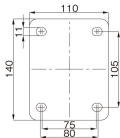

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅	150×54mm
全高	197mm	耐荷重	500kg(4km/h)
ボルト穴径	11mm	ボルト穴間距離	105×75~80mm
プレートサイズ	140×110mm	耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度	75ショアA	重量	約2.2kg
材質	金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ポリウレタン 車輪中心部:ダイカストアルミニウム製		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。

走行跡が残らず、床への色移りがありません。

多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。

プレート取付け型

※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.