



品番：EA986KA-51

品名：100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

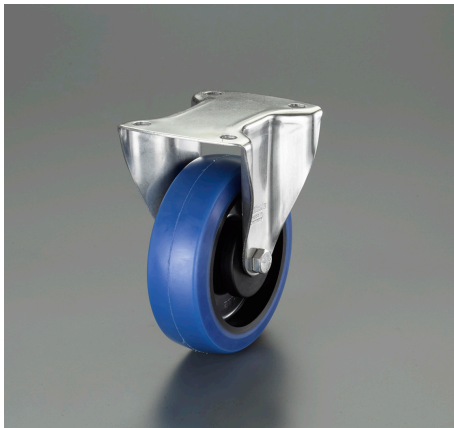

販売価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
カタログ価格	16,100円(税抜) / 17,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 21:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

 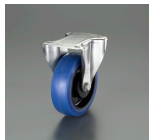


ポリウレタン車輪
高弾力・高耐摩耗・高耐熱。車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪の利点】
● 弾力: 乗り心地が良く、走行音が小さい。
● 耐摩耗: 長寿命で、劣化が少なく、高速走行での用途に優れています。
● 耐熱: 高温環境でも変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

耐荷重 150kg

Rolling resistance (転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (静音性)
●●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Very good

ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、高い回転精度を実現しています。また、衝撃に強い構造を採用し、耐用性に優れています。
ステンレスボールベアリングを採用し、錆びに強く、高速走行での用途に優れています。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	固定	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	100×38mm	全高	125mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	150kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.