



品番：EA986KA-52

品名：125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

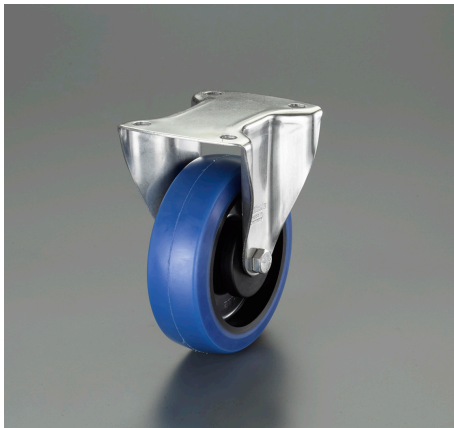

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,600円(税抜) / 18,260円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,600円(税抜) / 18,260円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/09 18:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1694ページ | | |

 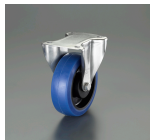


ポリウレタン車輪
摩擦音・走行音・振動が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
【ポリウレタン車輪の利点】
● 摩擦音・走行音・振動が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
● 弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです
● リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製
● プレート取付け型
● 重荷重タイプ

耐荷重 150kg

Rolling resistance (転がり抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise (騒音性)
●●●●● Very good
Floor surface preservation (床面保護)
●●●●● Very good

ボールベアリング
ボールベアリングを採用し、高い回転精度を実現しています。また、摩擦音・走行音・振動が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
● ステンレスボールベアリングを採用し、腐食に強く、メンテナンスが不要です。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

| | | | |
|-------|----------|-----|------------------------|
| 仕様 | 固定 | 材質 | 金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン |
| 車輪径×幅 | 125×40mm | 全高 | 150mm |
| 耐熱温度 | -25~70℃ | 耐荷重 | 150kg |

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.