



品番：EA986KA-53

品名：160mm キャスター(固定金具・ステンレス製)

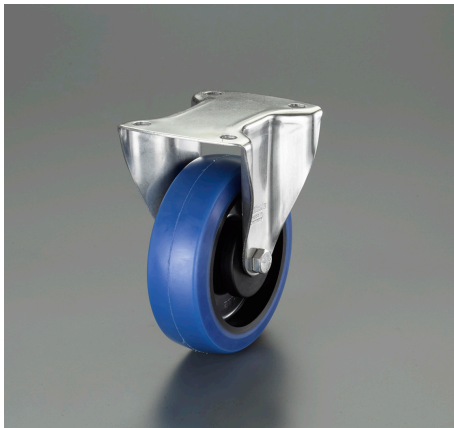

販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/09 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1694ページ		

 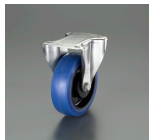


**ポリウレタン車輪**  
摩擦音・転がり抵抗が少なく、車輪の変形が少なく、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。  
【ポリウレタン車輪シリーズの特長】  
● **Rolling resistance (転がり抵抗)**  
● **Operating noise (静音性)**  
● **Floor surface preservation (床面保護)**

Rolling resistance (転がり抵抗)  
● 特長 ● Excellent  
Operating noise (静音性)  
● 特長 ● Very good  
Floor surface preservation (床面保護)  
● 特長 ● Very good

**耐荷重 300kg**

**ボールベアリング**  
ボールベアリングを採用し、高い転がり性能を実現しています。また、衝撃に強い構造で、車輪の変形を抑え、高速走行での用途に優れています。  
※ボールベアリングは、潤滑剤を定期的に塗り、潤滑剤が劣化しないよう、定期的に潤滑剤を塗り替えてください。



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

### 仕様

仕様	固定	材質	金具:ステンレス、 車輪:ポリウレタン
車輪径×幅	160×50mm	全高	195mm
耐熱温度	-25~70℃	耐荷重	300kg

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

弾力のある車輪で走行音・転がり抵抗が小さいです

リムは耐衝撃性に優れたナイロン6製

プレート取付け型

重荷重タイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.